 



Pneumatikventil J-3-PK-3

Teilenummer: 10772

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

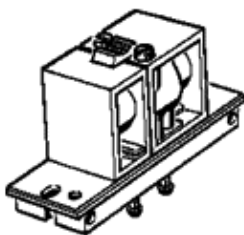

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Normalnennendurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Nennweite	2,5 mm
Schaltzeit um	7 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Anschluss Steuerhilfsluft 12	PK-3
Anschluss Steuerhilfsluft 14	PK-3
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss