

 

# Rundzylinder DGS-25-25-PPV

Teilenummer: 11252  
Auslaufprodukt

FESTO

mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

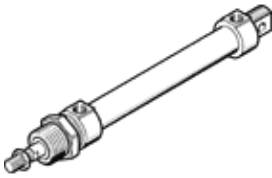

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	25 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	1 ... 12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Dämpfungslänge	16 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	295 N
Pneumatischer Anschluss	G1/8