
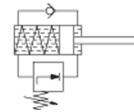


# Stoßdämpfer DYSR-20-25-Y5-T

Teilenummer: 1138647

FESTO

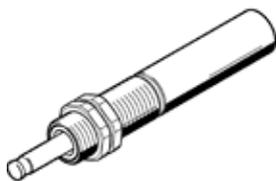

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	25 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Rückstellzeit lang	3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	25 mm
Max. Anschlagkraft	2.500 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	62,5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	135.000 J
Max. Restenergie	0,32 J
Rückstellkraft	9 N
Produktgewicht	425 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet