 



# Stoßdämpfer DYSR-25-40-Y5

Teilenummer: 1138648

FESTO

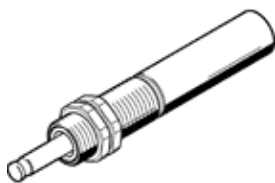

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	40 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	40 mm
Max. Anschlagkraft	4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	160 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	220.000 J
Max. Restenergie	0,8 J
Rückstellkraft	12,5 N
Produktgewicht	715 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet