


# Endtasteranbau SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

Teilenummer: 1152496

FESTO

mit Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, für Antriebe mit Wellenhöhe 30 mm.

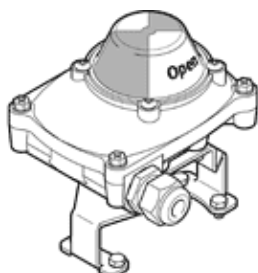

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	eckig
Basierend auf Norm	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Messprinzip	mechanisch/elektrisch für Näherungsschalter
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
Schaltelementfunktion	Wechsler
Max. Schaltleistung AC	1.770 VA
Max. Schaltleistung DC	36 W
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Anschließbarer Leiter-Nennquerschnitt	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	auf Flansch nach ISO 5211 mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	680 g
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss lackiert
Werkstoffinformation beigelegtes Zubehör	hochlegierter Stahl hochlegierter Stahl rostfrei
Einstellbereich Winkelerfassung	0 ... 90 deg
Schutzart	IP67
Isolationsspannung	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Verschmutzungsgrad	3