 



Fronttafelventil SV-5-M5-B

Teilenummer: 11914

FESTO

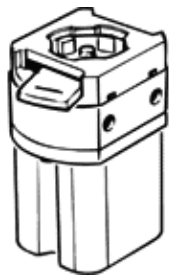

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	95 l/min
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2,3 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Überdeckung	positive Überdeckung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	17 N
Produktgewicht	53 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing