


Drosselplatte GRO-ZP-3-ISO

Teilenummer: 119674

FESTO

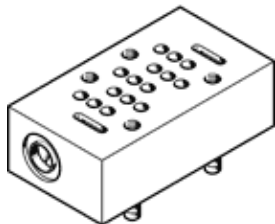

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Normalnenndurchfluss	1.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung