


Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40R-78

Teilenummer: 1201662

FESTO

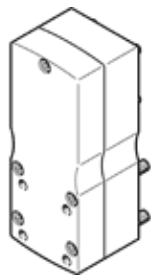

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	12,1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	590 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	40R
Werkstoffhinweis	RoHS konform