


Parallelbausatz EAMM-U-60-S38-55A-91

Teilenummer: 1218538

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

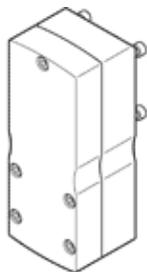

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	990 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	55A
Werkstoffhinweis	RoHS konform