


Kupplung EAMC-30-35-6-6

Teilenummer: 123040

FESTO

für Linearachse DGE.

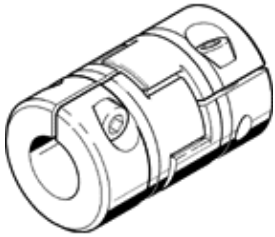

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 6 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 6 mm |
| Baugröße | 30 |
| Nennlänge | 35 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8.000 1/min |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 6,1 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 7,5 Nm |
| Produktgewicht | 45 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |