


# Kupplung EAMC-30-35-8-11

Teilenummer: 123042

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor oder Servomotor.

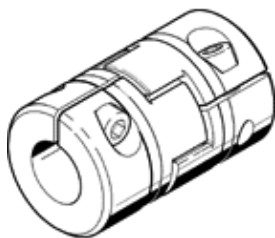

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	11 mm
Baugröße	30
Nennlänge	35 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	8,2 Nm
Produktgewicht	45 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform