


Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-B

Teilenummer: 1236025

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.](#)

FESTO

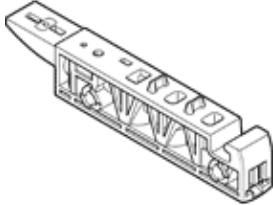

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	12 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,48 ... 0,72 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	1,3 Nm
Produktgewicht	15 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	für Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 1	für Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 3	für Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 5	für Cartridge vorbereitet
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	PA-verstärkt