 



# Einfachwirkender AV-50-10-A

Teilenummer: 12496

FESTO

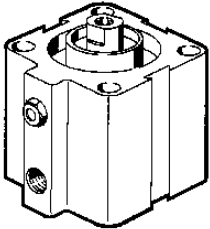

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	50
Hub	10 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 8
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	1060 N
Federrückstellkraft minimal	42,2 N
Federrückstellkraft	62,4 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,138 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft