 



Schalldämpfer U-1/8-B-NPT

Teilenummer: 12638

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

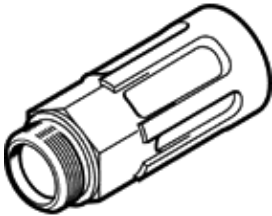

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.450 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	74 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium