


# Schalldämpfer U-1/2-B-NPT

Teilenummer: 12741

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an  
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

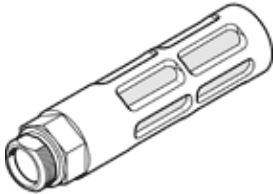

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	6.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	75 g
Pneumatischer Anschluss	1/2 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium