


Winkeldose SIE-WD-TR

Teilenummer: 12956

FESTO

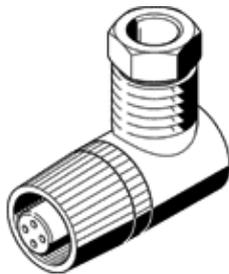

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Produktgewicht	13 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt / Schraubklemme M12x1
Steckerkodierung	A
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 ... 0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Dichtungen	CR FPM
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet