


Y-Steckverbindung CRQSY-16

Teilenummer: 130661
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

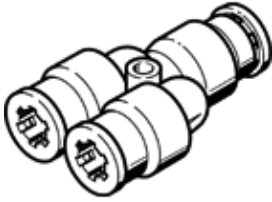

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	8,2 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Y-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-15 ... 120 °C
Produktgewicht	121 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Verwendbare Leitungen	PFAN
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 16 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 16 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Stützring	hochlegierter Stahl rostfrei