


# Y-Steckverschraubung QSY-B-3/8-10-10

Teilenummer: 132022  
Auslaufprodukt

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

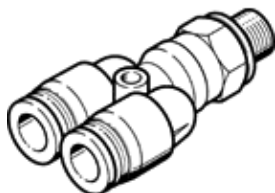

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	5,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	22 Nm
Produktgewicht	36,4 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei