


Axialbausatz EAMM-A-D32-42A-S1

Teilenummer: 1322179

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

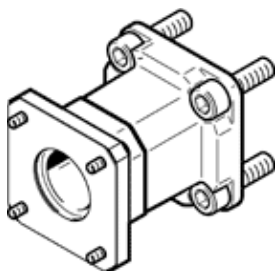

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	140 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform