


Axialbausatz EAMM-A-D40-55A-S1

Teilenummer: 1322182

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

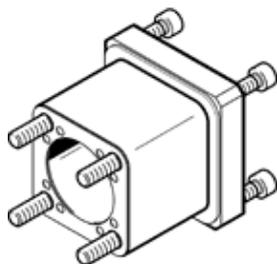

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|--------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 12,5 Nm |
| Produktgewicht | 350 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D40A D40B |
| Schnittstellencode Motor In | 55A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |