


Axialbausatz EAMM-A-D60A-70A-S1

Teilenummer: 1322187

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

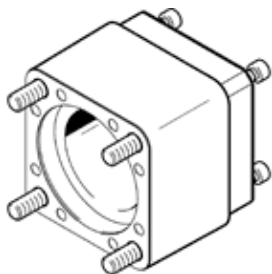

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12 Nm
Produktgewicht	750 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform