


Manometer MA-15-145-M5-PSI

Teilenummer: 132341

FESTO

mit Anzeigeeinheit in psi.

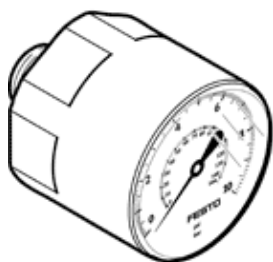

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 ... 145 psi
Nenngröße Manometer	15
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	5
Schutzart	IP53
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	10 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff