


Cartridge QSPLKG14-1/4-U

Teilenummer: 132940

FESTO

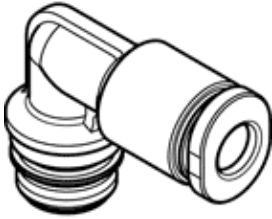

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 3,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 3,4 g |
| Befestigungsart | Befestigungsnadel |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Cartridge 14 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 23 ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |