


Bremswiderstand CACR-KL2-67-W1800

Teilenummer: 1336617

FESTO

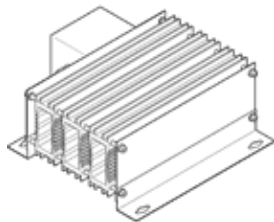

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	600
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	10.800 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	10.800 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	1.800 W
Nennleistung Bremswiderstand	720 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	720 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	720 W
Widerstandswert	67 Ohm
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	4.000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform