


# Bremswiderstand CACR-KL2-33-W2400

Teilenummer: 1336619

FESTO

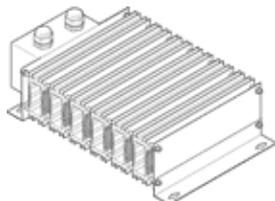

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	600
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	21.600 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	21.600 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	3.600 W
Nennleistung Bremswiderstand	1.440 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	1.440 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	1.440 W
Widerstandswert	33 Ohm
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	8.000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform