


Spannhülse EAMH-50-6-C13.6-P

Teilenummer: 1354093

FESTO

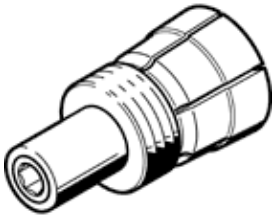

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,38 kgmm ²
Produktgewicht	19 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform