

# Anschlussleiste


## VABM-C8-12E-G14-16-M1-L

Teilenummer: 1361873

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.](#)

FESTO

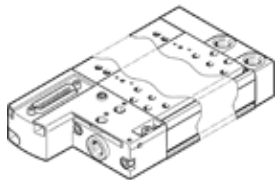

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1.093 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung