


Axialbausatz EAMM-A-L95-190A

Teilenummer: 1378474

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

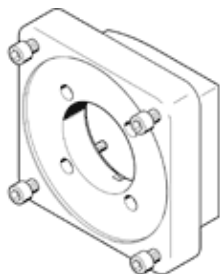

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	192 Nm
Produktgewicht	5.280 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	190A
Werkstoffhinweis	RoHS konform