


Steckdose MSSD-E

Teilenummer: 14098

FESTO

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild für JMEH, MEH- und MOEH-Ventile.

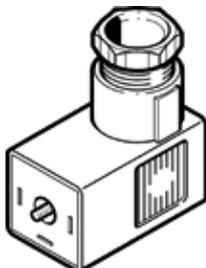

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	8 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 300 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Kabelverschraubung	Pg7
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	NBR