


Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

Teilenummer: 1430735

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

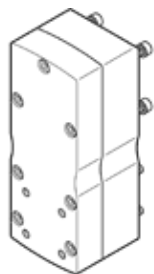

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.130 g
Schnittstellencode Aktuator	D40B
Schnittstellencode Motor In	42B 42C
Werkstoffhinweis	RoHS konform