


Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Teilenummer: 1435249
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

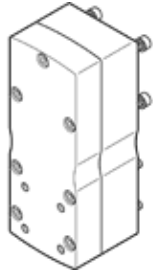

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 6.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 26,7 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,07 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 1.190 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D40B |
| Schnittstellencode Motor In | 67A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |