


Kupplung EAMC-B-19-24-6-10

Teilenummer: 1450210

FESTO

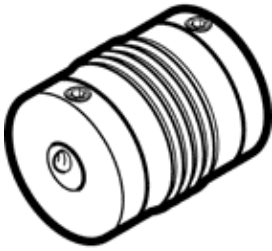

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	19
Nennlänge	24 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,47 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	12 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform