 



Einfachwirkender AV-32-5-C-S6

Teilenummer: 14780

FESTO

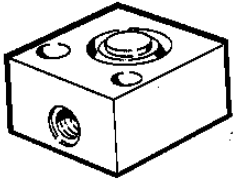

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	ohne
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	32
Hub	5 mm
Kolbenstangendurchmesser	12 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 6
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	150 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	440 N
Federrückstellkraft minimal	17,2 N
Federrückstellkraft	20,8 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,015 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft