


 
Ölbremsszylinder YDR-20-25

Teilenummer: 14901

FESTO

zylindrische Bauform.

Bei kurzzeitig eingefahrener Kolbenstange (<30s) beträgt die Rückstellzeit 0,4 Sekunden. Bei langfristig eingefahrener Kolbenstange (<6h) beträgt die Rückstellzeit bis zu 1 Sekunde.

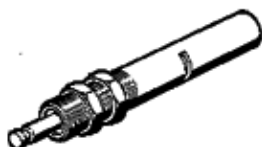

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	25 mm
Dämpfung	einstellbar harte Kennlinie
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	1 s
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Max. Energieaufnahme pro Hub	62,5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	54.000 J
Max. Restenergie	0,32 J
Produktgewicht	460 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt