 



Einfachwirkender AV-16-4-A

Teilenummer: 14904

FESTO

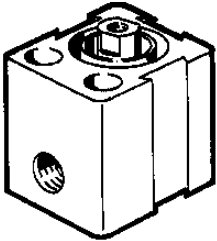

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	16
Hub	4 mm
Kolbenstangendurchmesser	8 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 4
Betriebsdruck minimal	1 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	108 N
Federrückstellkraft minimal	6 N
Federrückstellkraft	7,68 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0024 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft