


# Einfachwirkender AVL-25-10-A

Teilenummer: 14910

FESTO

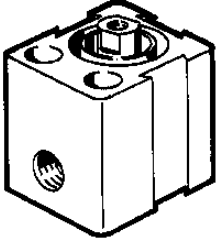

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	25
Hub	10 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 5
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	260 N
Federrückstellkraft minimal	14 N
Federrückstellkraft	18,28 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,035 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft