


# Doppeltwirkender ADV-25-25-A

Teilenummer: 14913

FESTO

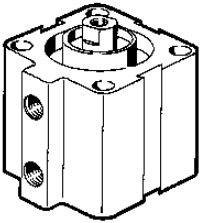

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	25
Hub	25 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 5
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	G 1/8
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	295 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	247 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0735 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,062 l