


Additionszähler PZA-A-B

Teilenummer: 14992

FESTO

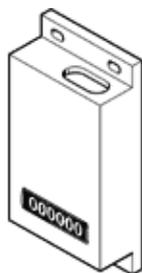

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	6stellig
Abfalldruck Antrieb	0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung	0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb	0,6 ± 0,2 bar
Ansprechdruck Rückstellung	0,6 ± 0,2 bar
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Min. Rückschaltdruck	2 bar
Min. Impulsdauer Antrieb	10 ms
Min. Impulsdauer Rückstellung	180 ms
Min. Pausendauer Antrieb	15 ms
Min. Pausendauer Rückstellung	50 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	155 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	ABS