 



Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-NPT-B

Teilenummer: 151555

FESTO

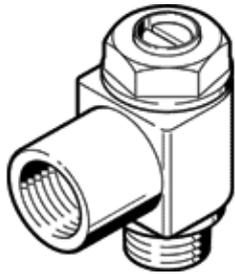

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,3 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Regulierschraube	Messing
Werkstoff Mutter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss