


# Normzylinder DNG-3"-2"-PPV-A

Teilenummer: 151622

FESTO

basierend auf ISO 15552, NF E 49 003.1 und UNI 10 290, für  
Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

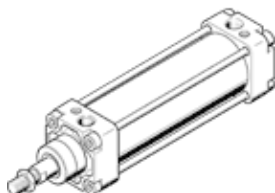

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	50,8 mm
Kolben-Durchmesser	80 mm
Kolbenstangengewinde	UNF3/4-16
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar (PPV)
Entspricht Norm	ISO 6431 VDMA 24562
Kolbenstangenende	Außengewinde
Betriebsdruck	0,6 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Dämpfungslänge	36 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	2.721 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	3.016 N
Pneumatischer Anschluss	M10