


Normzylinder DNG-4"-8"-PPV-A

Teilenummer: 151636

FESTO

basierend auf ISO 15552, NF E 49 003.1 und UNI 10 290, für
Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

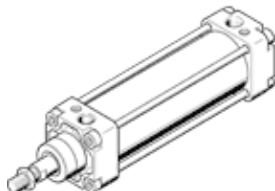

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	203,2 mm
Kolben-Durchmesser	100 mm
Kolbenstangengewinde	UNF3/4-16
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar (PPV)
Entspricht Norm	ISO 6431 VDMA 24562
Kolbenstangenende	Außengewinde
Betriebsdruck	0,6 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Dämpfungslänge	36 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	4.418 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	4.712 N
Pneumatischer Anschluss	M10