


# Vielfachdose KDVF6-22

Teilenummer: 152511

FESTO

für Vielfach-Schlauchverbindung von Kunststoffschläuchen der NW 6.

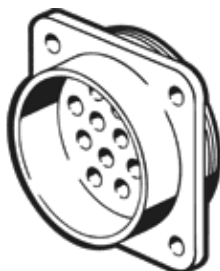

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	6 mm
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anschlüsse	22
Pneumatischer Anschluss	PK-6
Farbe	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform