


Winkel-Verkettungsplatte NAVW-3/8-NPT-2

Teilenummer: 152793

FESTO

mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse
seitlich und unten.

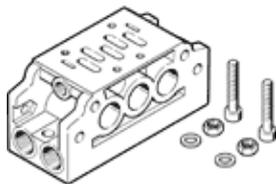

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	135 mm
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	3/8 NPT