


# Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/2-NPT-3

Teilenummer: 152794

FESTO

mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse  
seitlich und unten.

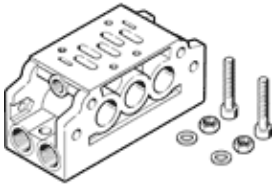

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	190 mm
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/2 NPT