 



Absperrventil HE-2-1/2-QS-12

Teilenummer: 153474

FESTO

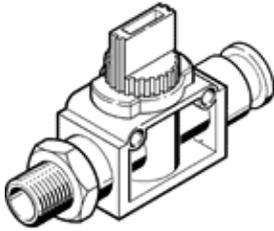

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	QS-12
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde wahlweise:
Normalnenndurchfluss	834,3 l/min
Nennweite	7,7 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	ISO Klasse 4
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	86 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR