 



# Druckregelventil LR-1/8-QS-4

Teilenummer: 153534  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

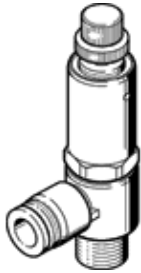

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss	46 l/min
Eingangsdruck 1	0 ... 9 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betätigungssicherung	Rändelschraube mit Konterung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Kolbenregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Druckregelbereich	1 ... 8 bar
Produktgewicht	36 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE