


# L-Lang-Steckverschraubung QSL-3/8-1/4-U

Teilenummer: 153673

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

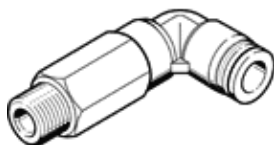

## Datenblatt

| Merkmale                                  | Wert  |
|---|---|
| Baugröße                                  | Standard  |
| Nennweite                                 | 3,6 mm  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen          | Beschichtung                                    |
| Einbaulage                                | beliebig  |
| Gebindegröße                              | 1   |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                               |
| Betriebsdruck                             | -0,95 ... 10 bar                                |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 10 bar                                |
| Betriebsmedium                            | gefilterte Druckluft<br>Vakuum                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1   |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 60 °C                                   |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                              |
| Max. Anziehdrehmoment                     | 24 Nm   |
| Pneumatischer Anschluss                   | NPT3/8-18<br>für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Farbe Lösering                            | grau  |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                                    |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PBT   |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM   |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR   |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                    |