

# T-Steckverbindung QST-1/2T-3/8-U


Teilenummer: 153734

FESTO

reduzierend.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

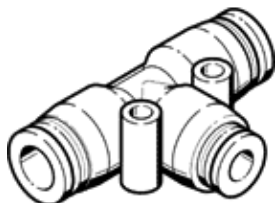

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	5,8 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	26 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	für Schlauch Außendurchmesser 1/2"
Pneumatischer Anschluss Abgang	für Schlauch Außendurchmesser 1/2" für Schlauch Außendurchmesser 3/8"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei