


# T-Steckverschraubung QST3-1/4-5/16-3/16-U

Teilenummer: 153801

FESTO

360° ausrichtbar, 4 Abgänge.

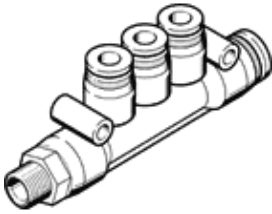

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	3,9 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	14 Nm
Produktgewicht	32 g
Anzahl Abgänge	4
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16" für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Farbe Lösering	grau
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei