

# T-Steckverbindung QST3-5/16T-1/4-U


Teilenummer: 153807

FESTO

360° schwenkbar, 4 Abgänge.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

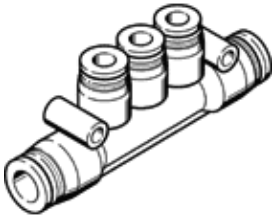

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	3,6 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	23 g
Anzahl Abgänge	4
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Pneumatischer Anschluss Abgang	für Schlauch Außendurchmesser 1/4" für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei